



Clavette disque DIN 6888 Acier C45+C Brut 10X13MM

Numéro d'article	39200.100.013
Marque	-
UBB	950359079064
UNSPSC	31163207
EAN	8715492811271
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Matière	Acier
Matière technique	C45+C
Revêtement	Brut

Info

(1.) Les valeurs sont valables lorsque des clavettes sont utilisées pour transmettre la totalité du couple. (2.) Les valeurs sont valables lorsque les clavettes sont utilisées uniquement pour le positionnement et que les forces sont transmises par d'autres moyens, par exemple des clavettes parallèles ou des goupilles coniques.


Normes

DIN	6888
ISO	3912
BS	4235-2

Spécifications techniques

b	10
d2	32
Pour arbre (1.) \varnothing	30
Pour arbre (1.) $\varnothing \leq$	38
Pour arbre (2.) \varnothing	38
h	13

Dessin technique

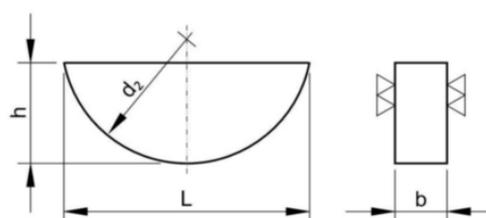

L ≈

31.43

FABORY