

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M10X70

Numéro d'article 51000.100.070

Marque -

UBB 950351764606

UNSPSC 31161620

EAN 8715492250681

PKG. de 50 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	70 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info Dimensions avec
un diamètre M20
et dimensions avec
une longueur 8xd,
ont une classe de
résistance minimale
de 50.

Normes

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 32
125mm $L \leq 200$ mm


b (min.): L200mm 45

b (min.): $L \leq 125$ mm 26

d-D M10

k 6.4

Dessin technique

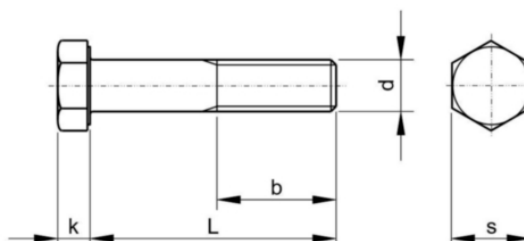

L (mm)	70
P	1.5
s	17