

Vis à tête cylindrique fendue à tige ajustable DIN 923 Acier inoxydable (Inox) A1 50 M5X3,5



Numéro d'article 51209.050.035

Marque -

UBB 500696143998

UNSPSC 31161504

EAN 8715492028983

PKG. de 100 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	3.5 mm
Classe	50
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A1
Filetage	Filetage métrique
Info	En raison de géométrie défavorable du dégagement par gorge, ces vis on une capacité de charge réduite.


Normes

DIN 923

Spécifications techniques

b	7
d-D	M5
dk (max.)	11
ds (h9)	7
k	2.7
L (mm)	3.5

Dessin technique

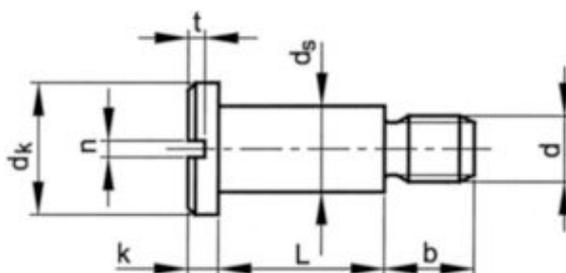

n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.3

FABORY