

Vis à tête cylindrique fendue à tige ajustable DIN 923 Acier inoxydable (Inox) A1 50 M6X18



Numéro d'article	51209.060.018
Marque	-
UBB	500696144079
UNSPSC	31161504
EAN	8715492028990
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	18 mm
Classe	50
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A1
Filetage	Filetage métrique
Info	En raison de géométrie défavorable du dégagement par gorge, ces vis on une capacité de charge réduite.


Normes

DIN	923
-----	-----

Spécifications techniques

b	9
d-D	M6
dk (max.)	13
ds (h9)	8
k	3.1
L (mm)	18

Dessin technique

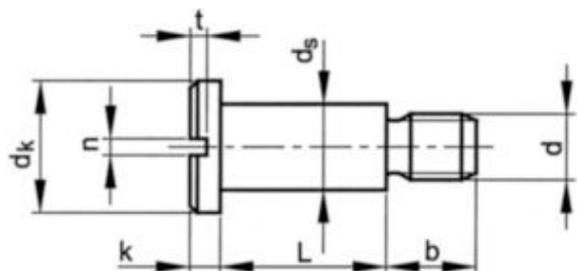

n	1.6
P	1
t (min.)	1.5

FABORY