

Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier inoxydable (Inox) A2 M16X90



Numéro d'article	51230.160.090
Marque	-
UBB	500696157683
UNSPSC	31161518
EAN	8715492029096
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	90 mm
Mode d'entraînement	Six pans creux
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Point	Téton
Filetage	Filetage métrique
Info	Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.


Normes

NEN	2344
BS	4168-4
NF	E27-182
ASME	B18.3.6M
DIN	915
ISO	4028

Spécifications techniques

d-D	M16
dp (max.)	12
L (mm)	90
P	2
s	8
t (min.)	6.4
z long (min.)	8
z longue quand L ≥	25

Dessin technique

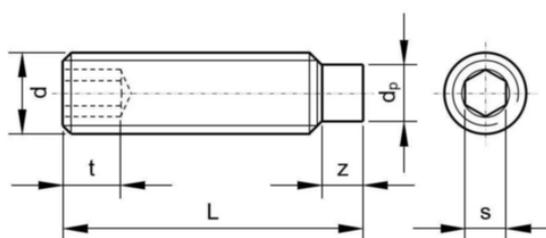

z court (min.) 4

FABORY