



Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier inoxydable (Inox) A2 M20X60

Numéro d'article	51230.200.060
Marque	-
UBB	500696158004
UNSPSC	31161518
EAN	8715492029133
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	60 mm
Mode d'entraînement	Six pans creux
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Point	Téton
Filetage	Filetage métrique
Info	Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.


Normes

ASME	B18.3.6M
NEN	2344
ISO	4028
NF	E27-182
BS	4168-4
DIN	915

Spécifications techniques

d-D	M20
dp (max.)	15
L (mm)	60
P	2.5
s	10
t (min.)	8
z long (min.)	10
z longue quand L ≥	30

Dessin technique

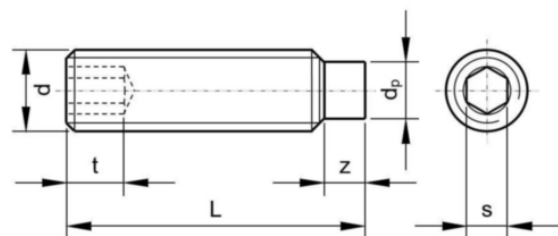

z court (min.) 5

FABORY