


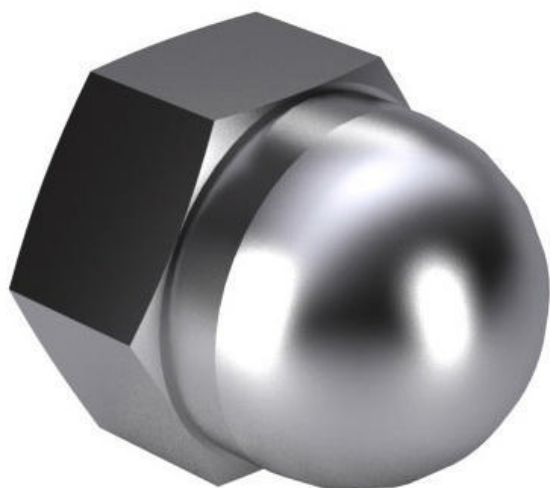

Écrou hexagonal borgne haut DIN 1587 Acier inoxydable (Inox) A1 50 M33 (≠DIN)

Numéro d'article 51400.330.001

Marque -

UBB 500696124196

UNSPSC 31161705

EAN 8715492038371

PKG. de 5 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M33
Classe	50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A1
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	En fonction des disponibilités A2 est livrée au lieu de A1.

Normes

NEN	1618
DIN	1587

Spécifications techniques

d-D	M33
dk (max.)	48
h	58
m (max.)	27
P	3.5
s	50
t	43

Dessin technique

