


## Vis à tôle à tête bombée à six lobes internes ISO 14585 C Acier inoxydable (Inox) A2 ST2,2X25MM

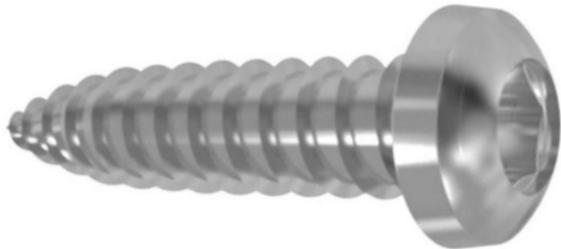

Numéro d'article	51664.022.025
Marque	-
UBB	500633278998
UNSPSC	31161507
EAN	8715494596817
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	2.2 mm
Longueur	25 mm
Mode d'entraînement	Six lobes internes
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage de vis à tôle

### Normes

ISO	14585 C
-----	---------

### Spécifications techniques

D (mm)	2.2
dk (max.)	4.2
k (max.)	1.8
L (mm)	25
P	0.8
Clé	6

### Dessin technique

