


Vis à tête cylindrique bombée plate PZ à embase plate pour plastiques 30° Acier inoxydable (Inox) A2 3,5X10MM

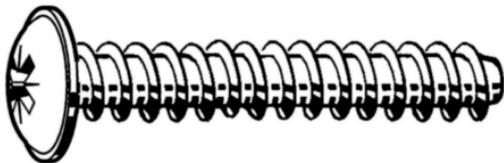

Numéro d'article	51807.035.010
Marque	-
UBB	500656810461
UNSPSC	31161512
EAN	8712423023581
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3.5 mm
Longueur	10 mm
Mode d'entraînement	Pozidriv
Forme de tête	Flange head
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Forme des filets pour plastiques

Normes

Spécifications techniques

D (mm)	3.5
dk (max.)	7
k (max.)	2.4
L (mm)	10
No. empreinte cruciforme	2

Dessin technique

