


Vis à tête cylindrique bombée plate TX à embase plate pour plastiques 30° Acier inoxydable (Inox) A2 3X12MM

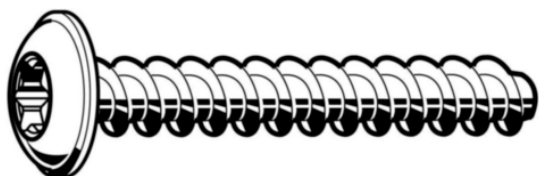

Numéro d'article	51809.030.012
Marque	-
UBB	500656811295
UNSPSC	31161512
EAN	8712423023673
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3 mm
Longueur	12 mm
Mode d'entraînement	Six lobes internes
Forme de tête	Flange head
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Forme des filets pour plastiques

Normes

Spécifications techniques

d1 (max.)	6
D (mm)	3
k (max.)	2.1
L (mm)	12
No. Torx®	10

Dessin technique

