

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M16X120

Numéro d'article 53510.160.120

Marque -

UBB 950351834250

UNSPSC 31161620

EAN 8715492318268

PKG. de 25 Boîte complete  
uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	120 mm
Classe	80
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

### Normes

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

### Spécifications techniques

b (min.): 44  
125mmL≤200mm


b (min.): L200mm 57

b (min.): L≤125mm 38

d-D M16

k 10

### Dessin technique

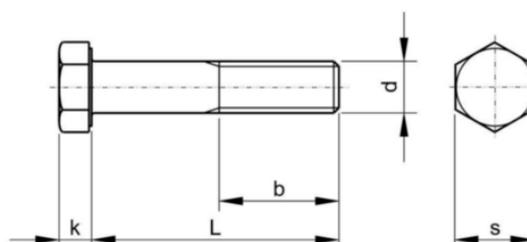

L (mm) 120

P 2

s 24