

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M8X180

Numéro d'article 55000.080.180

Marque -

UBB 951351770460

UNSPSC 31161620

EAN 8715492320407

PKG. de 25 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	180 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 28
125mm $L \leq 200$ mm


b (min.): $L \leq 125$ mm 22

d-D M8

k 5.3

L (mm) 180

Dessin technique

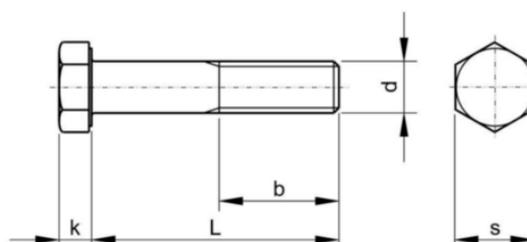

P

1.25

s

13