

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M16X90

Numéro d'article 55000.160.090

Marque -

UBB 950351851809

UNSPSC 31161620

EAN 8715492321145

PKG. de 25 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	90 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info Dimensions avec
un diamètre M20
et dimensions avec
une longueur 8xd,
ont une classe de
résistance minimale
de 50.

Normes

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 44
125mm $L \leq 200$ mm


b (min.): L200mm 57

b (min.): $L \leq 125$ mm 38

d-D M16

k 10

Dessin technique

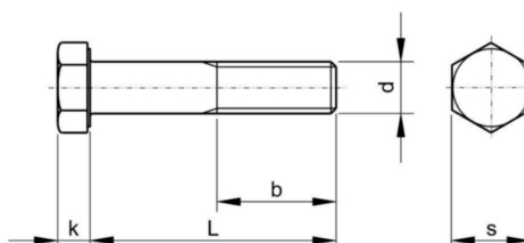

L (mm) 90

P 2

s 24