

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M16X160

Numéro d'article	55000.160.160
Marque	-
UBB	950351852559
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321213
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	160 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info  
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.


### Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

### Dessin technique

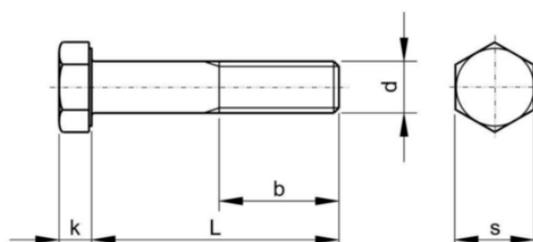

L (mm) 160

P 2

s 24