

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M18X200

Numéro d'article 55000.180.200

Marque -

UBB 500571369676

UNSPSC 31161620

EAN 8715494144087

PKG. de 25 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M18
Longueur	200 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.


Normes

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5

Dessin technique

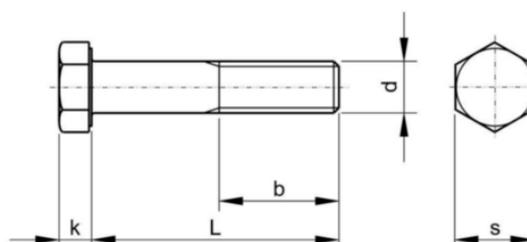

L (mm) 200

P 2.5

s 27