

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M30X80

Numéro d'article 55000.300.080

Marque -

UBB 500571371896

UNSPSC 31161620

EAN 8715494138994

PKG. de 10 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	80 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 72
125mmL≤200mm


b (min.): L200mm 85

b (min.): L≤125mm 66

d-D M30

k 18.7

Dessin technique

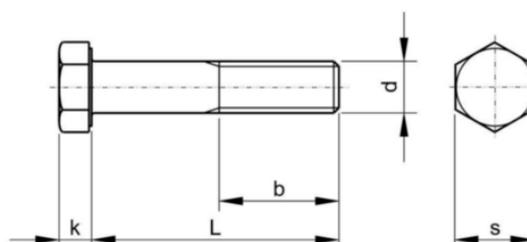

L (mm) 80

P 3.5

s 46