

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M30X90

Numéro d'article	55000.300.090
Marque	-
UBB	951351779479
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321992
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	90 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info  
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.


### Normes

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7

### Dessin technique

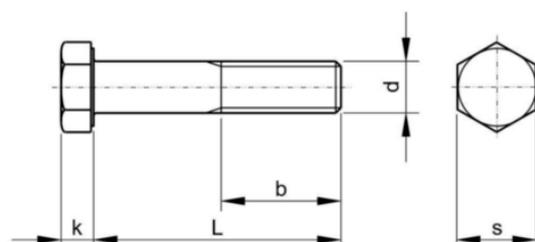

L (mm) 90

P 3.5

s 46