

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M30X120

Numéro d'article	55000.300.120
Marque	-
UBB	950351856105
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322029
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	120 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec
un diamètre M20
et dimensions avec
une longueur 8xd,
ont une classe de
résistance minimale
de 50.


Normes

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7

Dessin technique

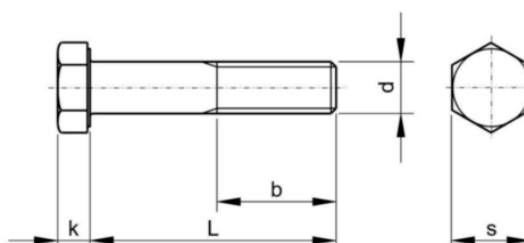

L (mm) 120

P 3.5

s 46