

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M30X300

Numéro d'article	55000.300.300
Marque	-
UBB	500571372134
UNSPSC	31161620
EAN	8715494139021
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	300 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.


Normes

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7

Dessin technique

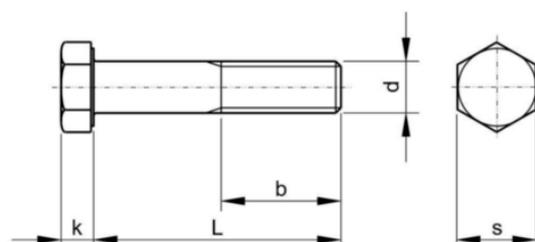

L (mm) 300

P 3.5

s 46