

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M33X230



Numéro d'article 55000.330.230

Marque -

UBB 500571372217

UNSPSC 31161620

EAN 8715494139038

PKG. de 5 Boîte complete
 uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M33
Longueur (L) (mm)	230
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable (Inox)
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.


Normes

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mm<L≤200mm	78
b (min.): L>200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
k	21

Dessin technique

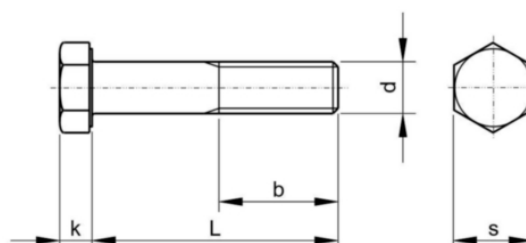

P

3.50

S

FABORY **OF COURSE.**

50

SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS