

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M33X230

Numéro d'article	55000.330.230
Marque	-
UBB	500571372217
UNSPSC	31161620
EAN	8715494139038
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M33
Longueur	230 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.


Normes

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21

Dessin technique

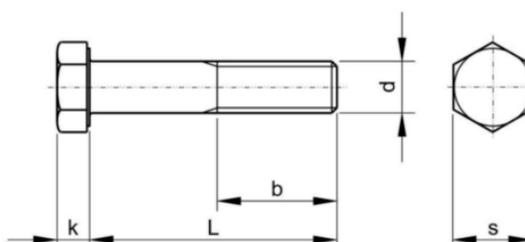

L (mm) 230

P 3.5

s 50