

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M36X200

Numéro d'article	55000.360.200
Marque	-
UBB	950351857509
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322395
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M36
Longueur	200 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.


Normes

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5

Dessin technique

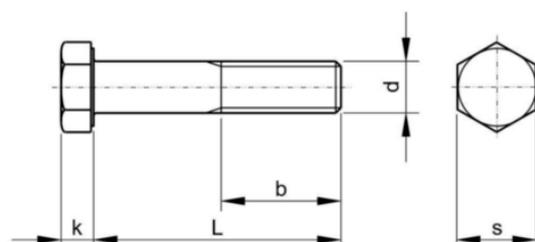

L (mm) 200

P 4

s 55