


Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M4X12

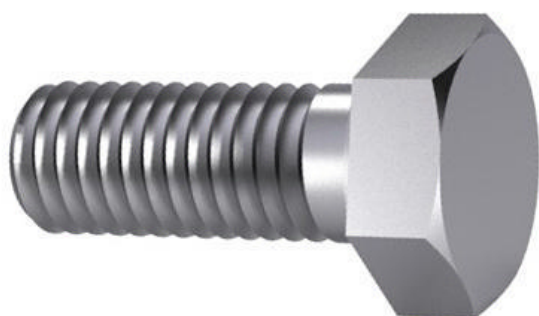

| | |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 55010.040.012 |
| Marque | - |
| UBB | 950351858002 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492323576 |
| PKG. de 200 | Boîte complete uniquement |

Paramètres techniques

| | |
|-----------------------|---|
| Diamètre (d-D) | M4 |
| Longueur (L) (mm) | 12 |
| Classe | 70 |
| Mode d'entraînement | Hexagonale |
| Forme de tête | Tête hexagonale |
| Matière | Acier inoxydable (Inox) |
| Matière technique | A4 |
| Direction du filetage | Droit |
| Filetage | Filetage métrique |
| Info | Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50. |

Normes

| | |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF | E25-114 |
| DIN | 933 |
| ISO | 4017 |

Spécifications techniques

| | |
|---|------|
| k | 2.8 |
| P | 0.70 |
| s | 7 |

Dessin technique

