


Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M8X25

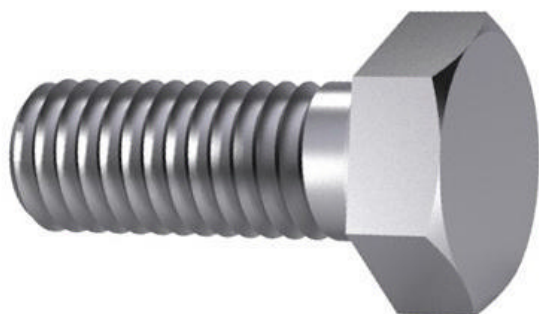

Numéro d'article	55010.080.025
Marque	-
UBB	950351861626
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324030
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M8
Longueur (L) (mm)	25
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable (Inox)
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Spécifications techniques

k	5.3
P	1.25
s	13

Dessin technique

