


Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M20X45

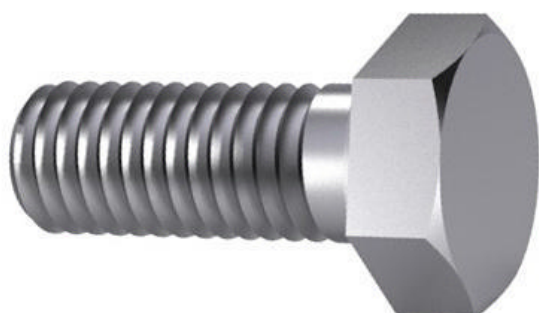

Numéro d'article	55010.200.045
Marque	-
UBB	950351867748
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325181
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M20
Longueur (L) (mm)	45
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable (Inox)
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
 Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

k	12.5
P	2.50
s	30

Dessin technique

