

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M1,6X4



Numéro d'article	55050.016.004
Marque	-
UBB	500500314629
UNSPSC	31161605
EAN	8715494230322
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M1.6
Longueur	4 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Dimensions avec un diamètre M20 ont une classe de résistance minimale de 50.


Normes

ASME	B18.3.1M
ISO	4762
DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125
BS	4168-1

Spécifications techniques

b	15
d-D	M1.6
dk (max.)	3
Filetage total quand $L \leq$	16
k (max.)	1.6
L (mm)	4

Dessin technique

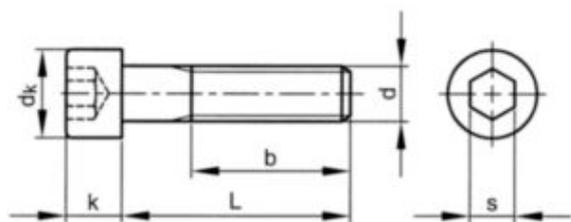

P

0.35

s

FABORY

1.5