

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M5X110



Numéro d'article	55050.050.110
Marque	-
UBB	500571290872
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141345
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	110 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec un diamètre M20 ont une classe de résistance minimale de 50.


Normes

NEN	1241
BS	4168-1
DIN	912
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
ISO	4762

Spécifications techniques

b	22
d-D	M5
dk (max.)	8.5
Filetage total quand $L \leq$	25
k (max.)	5
L (mm)	110

Dessin technique

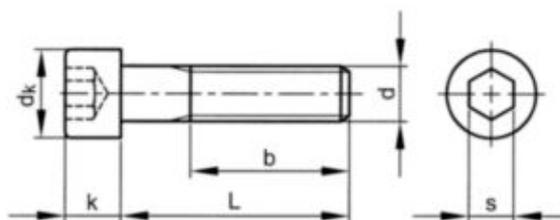

P

0.8

s

FABORY