



KIPP Poignée indexable 20 degré, insert taraudé Acierinoxydable 1.4305/ plastique M16X23

Numéro d'article	58016.160.023
Marque	-
UBB	500689449204
UNSPSC	31162807
EAN	4059245073450
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques


D1_MM	33mm
Matière	Acierinoxydable/ plastique
Matière technique	1.4305
Filetage	Filetage métrique
Info	Matière: Inserts: Inox 1.4305. Boule: plastique noir.Finition: Acier poli.

Normes

Spécifications techniques

A	128.5
A2	15
D	23
D1	33
D2	32
D3	13
H	58
H2	47
H3	81
H4	65
H1	6

Dessin technique

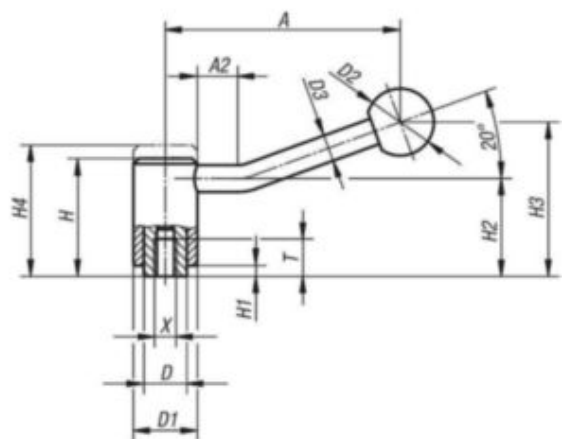

Nombre de dents 26

T 23

X 16