



Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, force du ressort standard Acier 5.8 Oxyde noir M24

Numéro d'article 58520.240.001

Marque -

UBB 500689803467

UNSPSC 31162807

EAN

PKG. de 5 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques


| | |
|---------------------|--|
| Classe | 5.8 |
| D1_MM | 12mm |
| Mode d'entraînement | Six pans creux |
| Matière | Acier |
| Revêtement | Black Oxide |
| Filetage | Filetage métrique |
| Info | Matière: Corps en acier, classe de résistance 5.8. Doigt d'appui en acier. Ressort en acier à ressort, classe D. Finition: Bruni. Doigt d'appui trempé. Indication de dessin: 1) vis collée. |

Normes

Spécifications techniques

| | |
|---------------------------------|-----|
| D | 24 |
| D1 | 12 |
| F1 = springiness beginning in N | 80 |
| F2 = springiness end in N | 160 |

Dessin technique

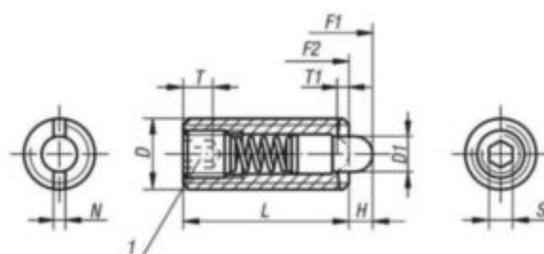

| | |
|----|-----|
| H | 10 |
| N | 2.5 |
| L | 52 |
| S | 8 |
| T | 10 |
| T1 | 3 |

FABORY