


Vis à tête cylindrique bombée TX pour plastiques 45° Acier Electro zingué 3X10MM

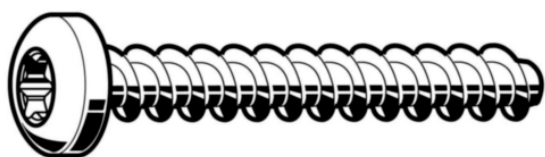

Numéro d'article 67588.030.010

Marque -

UBB 500656871182

UNSPSC 31161512

EAN 8712423031531

PKG. de 1000 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3 mm
Longueur	10 mm
Mode d'entraînement	Six lobes internes
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Forme des filets pour plastiques

Normes

Spécifications techniques

C (max.)	3.05
D (mm)	3
dk (max.)	5
k (max.)	1.95
L (mm)	10
Clé	8
D (max.)	3

Dessin technique

