


Douille filetée autotaraudeuse 302 Acier Cémenté Electro zingué passivé jaune M2,5X6

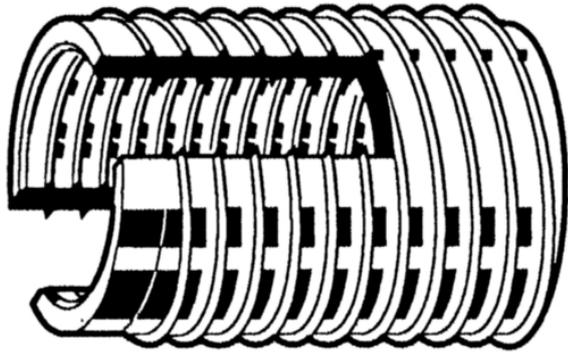

Numéro d'article	71550.025.001
Marque	-
UBB	500645408708
UNSPSC	31162802
EAN	8717077088146
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2.5
Longueur	6 mm
Matière	Acier
Matière technique	Cémenté
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique
Tapez non.	302
Info	Profondeur de forage (min.) = Profondeur de perçage minimale pour trous borgnes.

Normes

Spécifications techniques

d-D	M2.5
d1	M2.5
d2	4.5
Profondeur de forage (min.)	8
L (mm)	6
P (d1)	0.45
P (d2)	0.5

Dessin technique

