


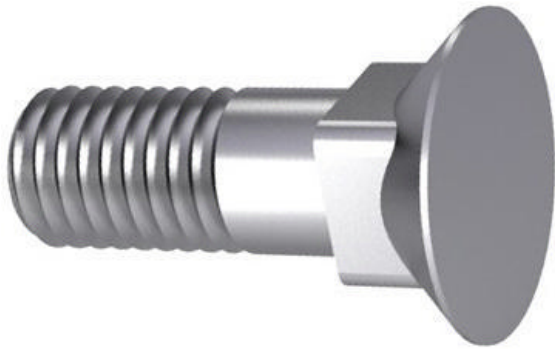

Corps de boulon à tête fraisée à collet carré court DIN ≈608 Acier Brut 8.8 M10X30

Numéro d'article	01036.100.030
Marque	-
UBB	951351988856
UNSPSC	31161612
EAN	8715492017796
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	30 mm
Classe	8.8
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	≈608
-----	------

Spécifications techniques

b (min.)	26
d-D	M10
dk (max.)	19.65
L (mm)	30
P	1.5
fn (max.)	8.45
v (max.)	10.58

Dessin technique

