


## Corps de boulon à tête fraisée à collet carré court DIN ≈608 Acier Brut 8.8 M10X50

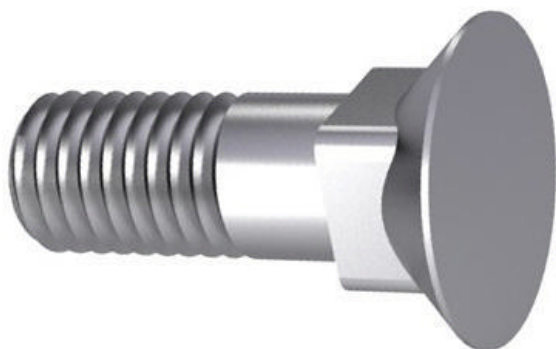

Numéro d'article	01036.100.050
Marque	-
UBB	951351989193
UNSPSC	31161612
EAN	8715492017833
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M10
Longueur (L) (mm)	50
Classe	8.8
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

### Normes

DIN	≈608
-----	------

### Spécifications techniques

b (min.)	26
$d_k$ (max.)	19.65
P	1.50
$f_n$ (max.)	8,45
v (max.)	10.58

### Dessin technique

