


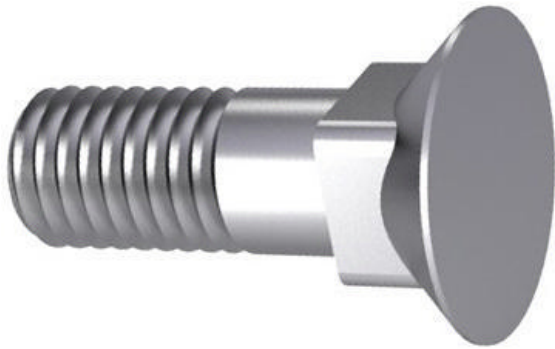

## Corps de boulon à tête fraisée à collet carré court DIN ≈608 Acier Brut 8.8 M12X40

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 01036.120.040                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 951351989508                 |
| UNSPSC           | 31161612                     |
| EAN              | 8715492017932                |
| PKG. de 50       | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre              | M12               |
| Longueur              | 40 mm             |
| Classe                | 8.8               |
| Forme de tête         | Tête fraisée      |
| Matière               | Acier             |
| Direction du filetage | Droit             |
| Revêtement            | Brut              |
| Filetage              | Filetage métrique |

### Normes

|     |      |
|-----|------|
| DIN | ≈608 |
|-----|------|

### Spécifications techniques

|           |       |
|-----------|-------|
| b (min.)  | 30    |
| d-D       | M12   |
| dk (max.) | 24.65 |
| L (mm)    | 40    |
| P         | 1.75  |
| fn (max.) | 11.05 |
| v (max.)  | 12.7  |

### Dessin technique

