


Corps de boulon ajustable à tête hexagonale à téton fileté long DIN 609 Acier Brut 8.8 M20X45X17,7

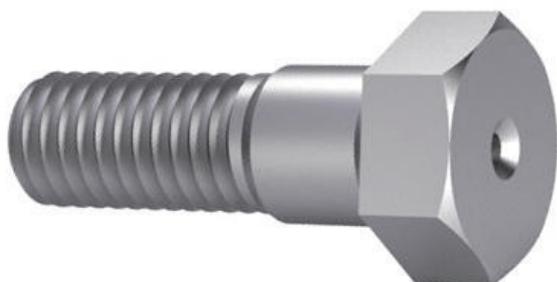

Numéro d'article 01040.200.045

Marque -

UBB 950351997511

UNSPSC 31161620

EAN 8715492018366

PKG. de 5 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	45 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN 609

Spécifications techniques

b:50mmL≤150mm	30.5
b (min.): L150mm	35.5
b:L≤50mm	28.5
d-D	M20
ds (k6)	21
k	12.5
L (mm)	45
Lg (max.)	17.7
P	2.5
s	30
Tolérance foret ø	H7

Dessin technique

