


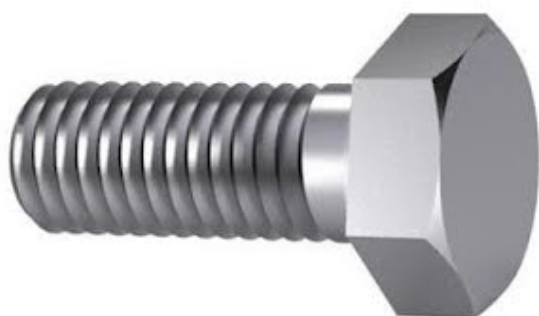

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M24X65

Numéro d'article 01210.240.065

Marque -

UBB 950351081902

UNSPSC 31161620

EAN 8715492031952

PKG. de 25 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	65 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

d-D	M24
k	15
L (mm)	65
P	3
s	36

Dessin technique

