


Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M24X80

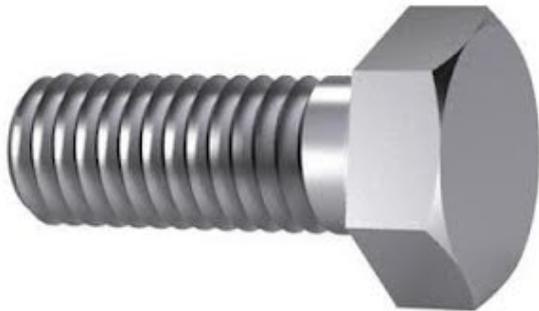

Numéro d'article	01210.240.080
Marque	-
UBB	950351082165
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031983
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	80 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

d-D	M24
k	15
L (mm)	80
P	3
s	36

Dessin technique

