


Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Droit Electro zingué 8.8 M27X120

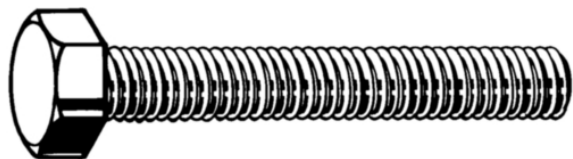

Article n °	01210.270.120
Marque	-
UBB	950351083569
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032195
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M27
Longueur (L)	120
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

Spécifications techniques

s	41
P	3
k	17

Dessin technique

