


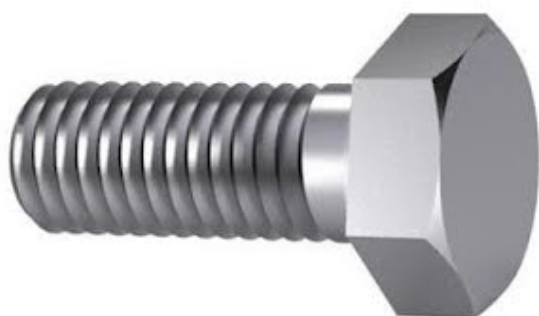

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M30X40

Numéro d'article 01210.300.040

Marque -

UBB 500621732600

UNSPSC 31161620

EAN 8715494503877

PKG. de 10 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	40 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	40
P	3.5
s	46

Dessin technique

