

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 10.9 M20X80



Article n °	04104.200.080
Marque	-
UBB	955351104497
UNSPSC	31161620
EAN	8715493175884
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M20
Longueur (L) (mm)	80
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
 la galvanisation
 électrolytique de
 ces produits peut
 provoquer un risque
 de fragilisation par
 l'hydrogène.


Normes

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	52
b (min.): L > 200mm	65
b (min.): L ≤ 125mm	46
k	12.5

Dessin technique

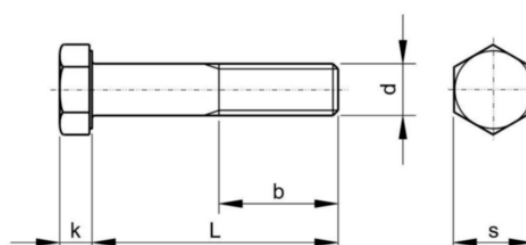

P

2.50

S

FABORY

30

OF COURSE.

SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS