

## Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 10.9 M20X100



Article n °	04104.200.100
Marque	-
UBB	500614317435
UNSPSC	31161620
EAN	8715494454612
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M20
Longueur (L) (mm)	100
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

#### Info

Avertissement:  
 la galvanisation  
 électrolytique de  
 ces produits peut  
 provoquer un risque  
 de fragilisation par  
 l'hydrogène.


### Normes

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

### Spécifications techniques

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	52
b (min.): L > 200mm	65
b (min.): L ≤ 125mm	46
k	12.5

### Dessin technique

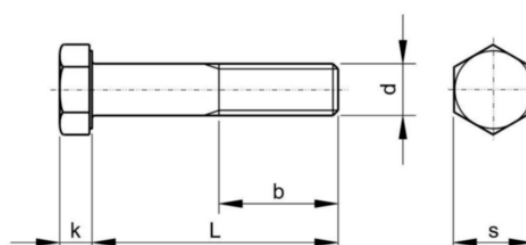

P

2.50

S

**FABORY**

30

**OF COURSE.**

SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS