

## Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Brut 10.9 M14X1,50X55



Numéro d'article	04160.140.055
Marque	-
UBB	500645030353
UNSPSC	31161620
EAN	8717077052673
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M14
Longueur	55 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Metric fine thread

#### Info

Avertissement:  
la galvanisation  
électrolytique de  
ces produits peut  
provoquer un risque  
de fragilisation par  
l'hydrogène.


### Normes

NEN	1555
ISO	8765
DIN	960
NF	E25-152

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	55

### Dessin technique

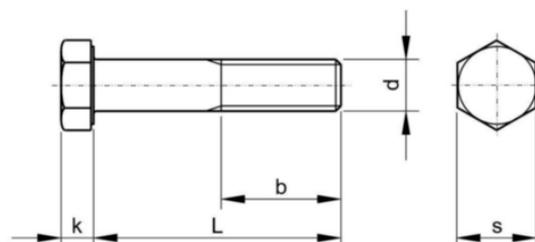

P

1.5

s

**FABORY**

22