

## Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Brut 10.9 M16X1,50X100



Numéro d'article	04160.160.100
Marque	-
UBB	950351335035
UNSPSC	31161620
EAN	8715492120946
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	100 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Metric fine thread

#### Info

Avertissement:  
la galvanisation  
électrolytique de  
ces produits peut  
provoquer un risque  
de fragilisation par  
l'hydrogène.


### Normes

ISO	8765
NF	E25-152
DIN	960
NEN	1555

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

### Dessin technique

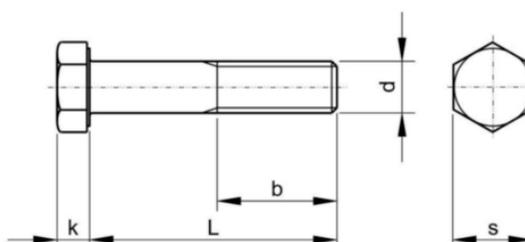

L (mm) 100

P 1.5

s 24