

## Vis à tête hexagonale filetage partiel MEF DIN 960 Acier Brut 10.9 M20X1,50X75



Numéro d'article	04161.200.075
Marque	-
UBB	500644712175
UNSPSC	31161620
EAN	8717077019768
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	75 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique à pas extra fin

Info

Avertissement:  
la galvanisation  
électrolytique de  
ces produits peut  
provoquer un risque  
de fragilisation par  
l'hydrogène.


### Normes

NEN	1555
DIN	960
NF	E25-152
ISO	8765

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

### Dessin technique

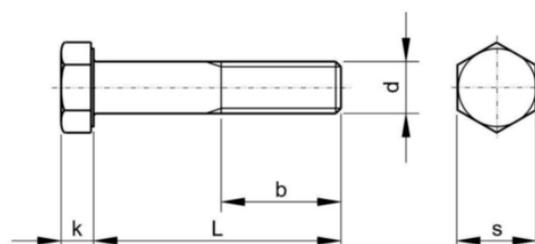

L (mm) 75

P 1.5

s 30