

## Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M1,6X6



Numéro d'article	07000.016.006
Marque	-
UBB	952351226453
UNSPSC	31161605
EAN	8715492043092
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M1.6
Longueur	6 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

#### Info

Avertissement:  
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


### Normes

DIN	912
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
BS	4168-1
NEN	1241

### Spécifications techniques

b	15
d-D	M1.6
dk (max.)	3
Filetage total quand $L \leq$	16
k (max.)	1.6
L (mm)	6

### Dessin technique

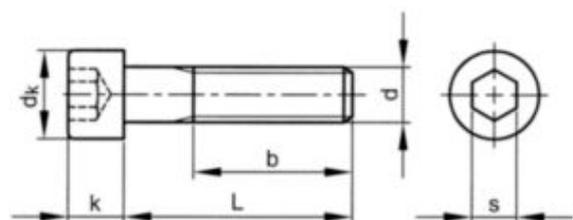

P

0.35

s

**FABORY**

1.5