

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M4X60



Numéro d'article	07000.040.060
Marque	-
UBB	950351366964
UNSPSC	31161605
EAN	8715492043733
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	60 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info
 Avertissement:
 la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762
NEN	1241
BS	4168-1
DIN	912

Spécifications techniques

b	20
d-D	M4
dk (max.)	7
Filetage total quand $L \leq$	25
k (max.)	4
L (mm)	60

Dessin technique

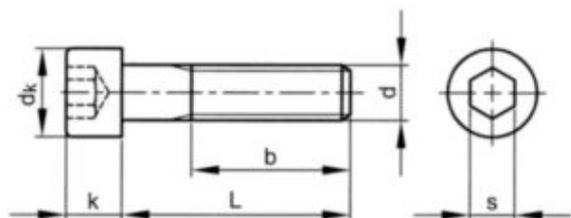

P

0.7

S

FABORY