

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M5X6



Numéro d'article	07000.050.006
Marque	-
UBB	950351367129
UNSPSC	31161605
EAN	8715492043801
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	6 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125

Spécifications techniques

b	22
d-D	M5
dk (max.)	8.5
Filetage total quand $L \leq$	25
k (max.)	5
L (mm)	6

Dessin technique

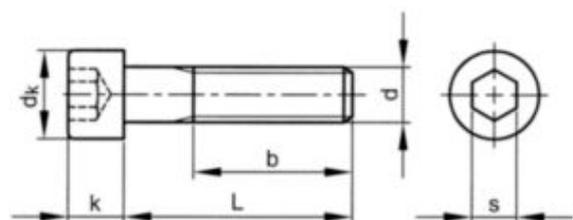

P

0.8

s

FABORY