

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M5X22



Numéro d'article	07000.050.022
Marque	-
UBB	951351646975
UNSPSC	31161605
EAN	8715492043887
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	22 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NF	E25-125
ISO	4762
NEN	1241

Spécifications techniques

b	22
d-D	M5
dk (max.)	8.5
Filetage total quand $L \leq$	25
k (max.)	5
L (mm)	22

Dessin technique

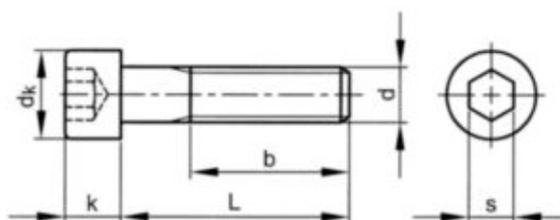

P

0.8

S

FABORY