

## Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M5X85



Numéro d'article	07000.050.085
Marque	-
UBB	953351172481
UNSPSC	31161605
EAN	8715492044013
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	85 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Info  
 Avertissement:  
 la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


### Normes

NEN	1241
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
ISO	4762
DIN	912

### Spécifications techniques

b	22
d-D	M5
dk (max.)	8.5
Filetage total quand $L \leq$	25
k (max.)	5
L (mm)	85

### Dessin technique

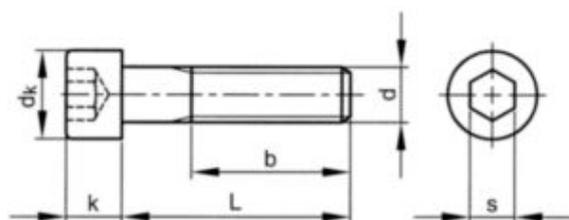

P

0.8

s

**FABORY**