

## Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M6X140



Numéro d'article	07000.060.140
Marque	-
UBB	952351060282
UNSPSC	31161605
EAN	8715492044488
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	140 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

#### Info

Avertissement:  
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


### Normes

ASME	B18.3.1M
ISO	4762
DIN	912
BS	4168-1
NEN	1241
NF	E25-125

### Spécifications techniques

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Filetage total quand $L \leq$	30
k (max.)	6
L (mm)	140

### Dessin technique

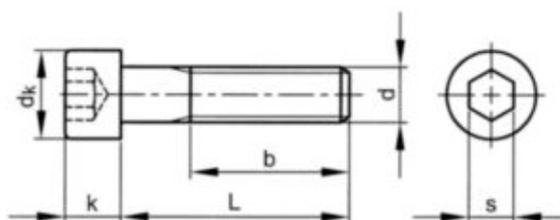

P

1

s

**FABORY**